


Tornillo autorroscante cabeça avellanada PZ sin punta DIN 7982 F-Z Acero Cincado ST2,2X4,5MM

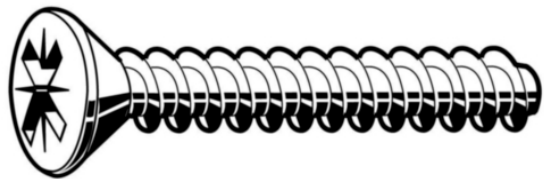

Artículo No.	26772.022.004
Marca	-
UBB	500656742490
UNSPSC	31161507
EAN	8712423028845
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	4.5 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7982 FZ
ISO	7050 FZ

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	4.5
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

