

MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 3X20MM (16)



Artículo No.	30000.030.020
Marca	-
UBB	500512188946
UNSPSC	31161508
EAN	8715494095556
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos


Diámetro	3 mm
Longitud	20 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Solo cajas completas. F = 9mm sólo si ≥ 40 mm. Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.

Normas

Especificación técnica

D (mm)	3
dk	6
F	0
k	3.5
L (mm)	20

Diseño técnico

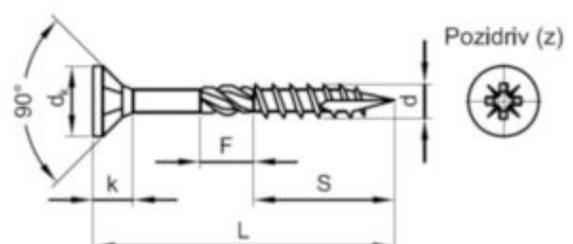

Nr. ranura 1

S 16