


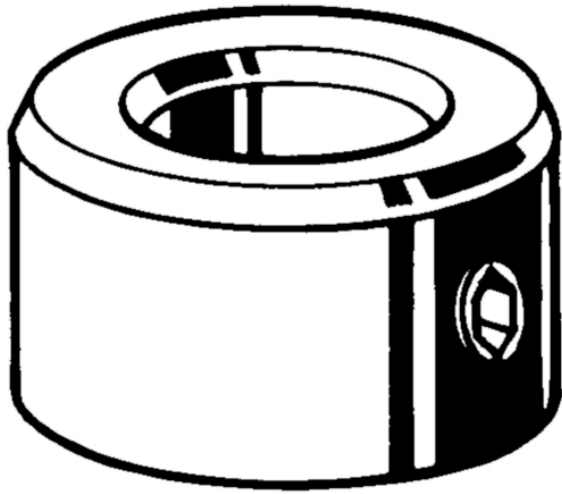

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN $\approx 705A$ Acero de corte Cincado with ISO 4029 60

Artículo No.	37820.600.001
Marca	-
UBB	950356534848
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771896
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	60 mm
Material	Acero de corte
Tratamiento de superficie	Cincado

Info

Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916). Los anillos de ajuste $d1 \leq 70$ se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación. with ISO 4029

Normas

DIN $\approx 705-A$

Especificación técnica

b (js14)	20
d1	60
d2 (h13)	90

Diseño técnico

d3 10

D (mm) 60

