



Chaveta de disco DIN 6888 Acero C45+C Sin revestimiento 4X6,5MM

Artículo No.	39200.040.006
Marca	-
UBB	950359077811
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811097
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Info

(1.) Los valores son válidos cuando se usan llaves de madera para transmitir todo el par de apriete.(2.) Los valores son válidos cuando las llaves de madera se utilizan sólo para el posicionamiento y las fuerzas se transmiten por otros medios, por ejemplo, chavetas paralelas o pernos cónicos.


Normas

ISO	3912
DIN	6888
BS	4235-2

Especificación técnica

b	4
d2	16
Para eje (1.) $\varnothing$	10
Para eje (1.) $\varnothing \leq$	12
Para eje (2.) $\varnothing$	17

Diseño técnico

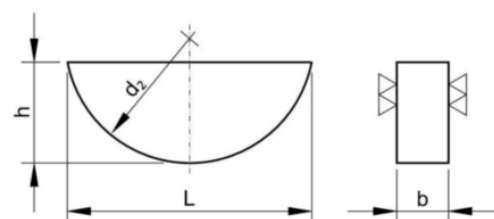

Para eje (2.) $\varnothing \leq$ 22

L $\approx$ 15.72

