

## Chaveta redonda DIN 1476 Acero Sin revestimiento 1,6X3MM



Artículo No.	39760.016.003
Marca	-
UBB	500645381558
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085244
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	1.6 mm
Longitud	3 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

**Info**

El diámetro  $d_2$  es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero). La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento  $d_1$  (nominal) es H11. La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.


### Normas

DIN	1476
-----	------

### Especificación técnica

$d_1$	1.6
$d_2 \approx$	1.7
$d_3$	2.8
D (mm)	1.6
$f \approx$	0.5

### Diseño técnico

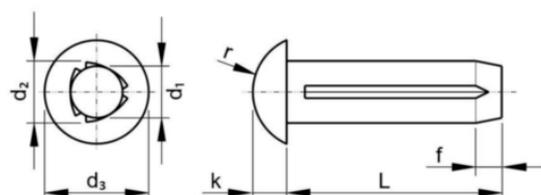

k	1
L (mm)	3
$r \approx$	1.6
Tolerancia	+0/-0.05