

## Chaveta redonda DIN 1476 Acero Sin revestimiento 2,3X4MM



Artículo No.	39760.023.004
Marca	-
UBB	500645414805
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085275
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	2.3 mm
Longitud	4 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

**Info**

El diámetro  $d_2$  es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero). La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento  $d_1$  (nominal) es H11. La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.


### Normas

DIN	1476
-----	------

### Especificación técnica

$d_1$	2.3
$d_2 \approx$	2.5
$d_3$	4
D (mm)	2.3
$f \approx$	0.5

### Diseño técnico

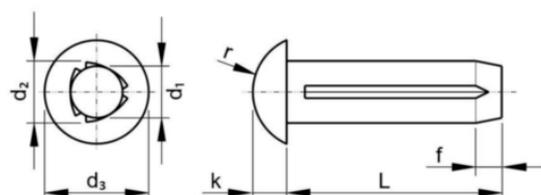

k	1.4
L (mm)	4
$r \approx$	2.1
Tolerancia	+0/-0.075