


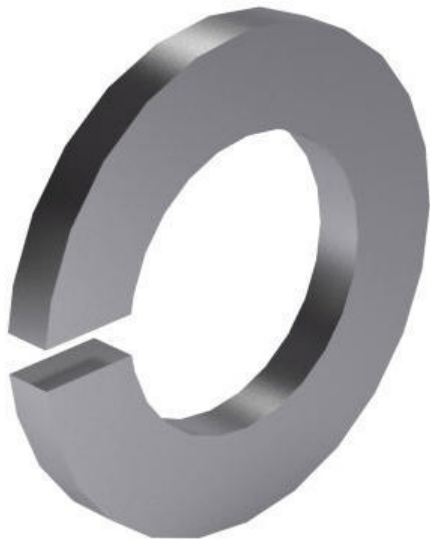

Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M3

Artículo No.	50500.030.001
Marca	-
UBB	950357125125
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247315
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Para diám . nom.	3mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	3.1
d2 (max.)	6.2
h (max.)	1.3
s	0.7

Diseño técnico

