


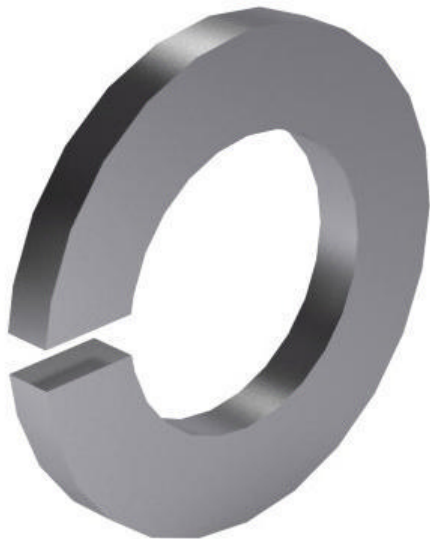

Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M10

Artículo No.	50500.100.001
Marca	-
UBB	950357110846
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247384
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Para diám . nom.	10mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	10.2
d2 (max.)	18.1
h (max.)	2.85
s	1.8

Diseño técnico

