


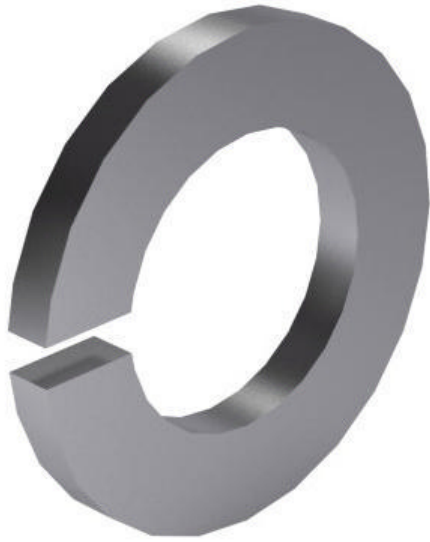

Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M12

Artículo No.	50500.120.001
Marca	-
UBB	950357110929
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247391
Env. de 150	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Para diám . nom.	12mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	12.2
d2 (max.)	21.1
h (max.)	3.55
s	2.1

Diseño técnico

