


DIN 661/302 Aluminio 99,5 5X25MM

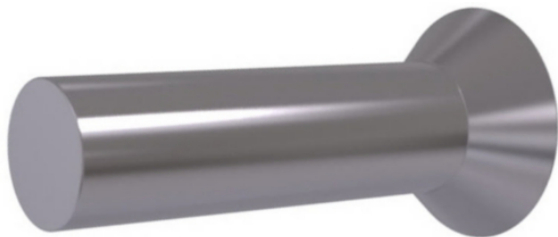

Artículo No.	50680.050.025
Marca	-
UBB	950368036097
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248701
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	25 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

BS	4620
DIN	661/302
ISO	1051

Especificación técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k ≈	2.5
L (mm)	25

Diseño técnico

