

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M5X75

Artículo No.	51000.050.075
Marca	-
UBB	500571243368
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134125
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	75 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	75
P	0.8

### Diseño técnico

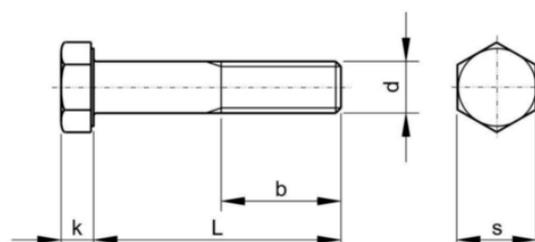

# FABORY