

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M10X210

Artículo No.	51000.100.210
Marca	-
UBB	500571243772
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134262
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	210 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	210

Diseño técnico

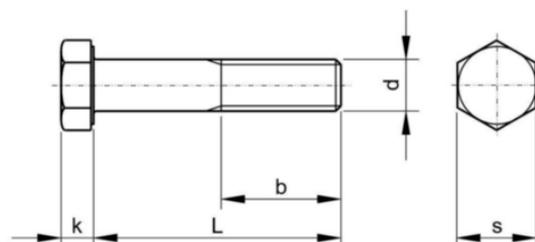

P

1.5

S

FABORY

17