

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M10X440

Artículo No.	51000.100.440
Marca	-
UBB	500571244432
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134361
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	440 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	440

Diseño técnico

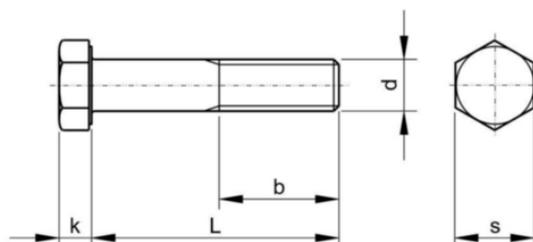

P

1.5

S

FABORY

17