

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X500

Artículo No.	51000.120.500
Marca	-
UBB	500571245751
UNSPSC	31161620
EAN	8715494541350
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	500 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	500

Diseño técnico

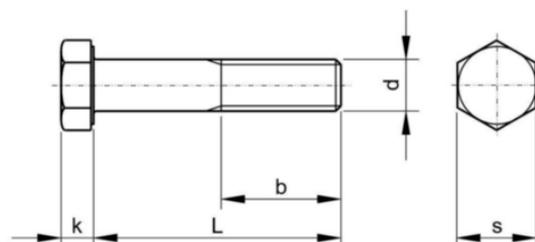

P

1.75

S

FABORY

19