

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M18X65

Artículo No.	51000.180.065
Marca	-
UBB	951351759588
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251527
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	65 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	65

Diseño técnico

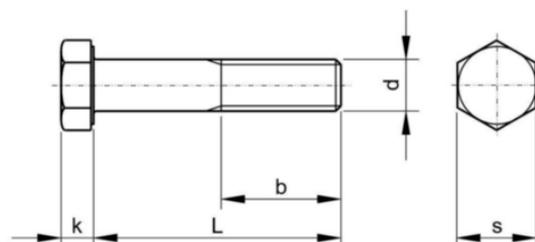

P

2.5

S

FABORY

27