

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M20X180

Artículo No.	51000.200.180
Marca	-
UBB	950351769241
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251787
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	180 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180

Diseño técnico

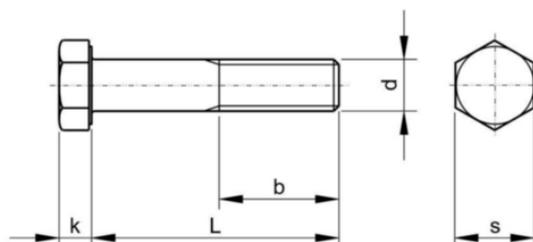

P

2.5

s

FABORY

30