

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M22X90

Artículo No.	51000.220.090
Marca	-
UBB	951351762129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251862
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	90 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	90

Diseño técnico

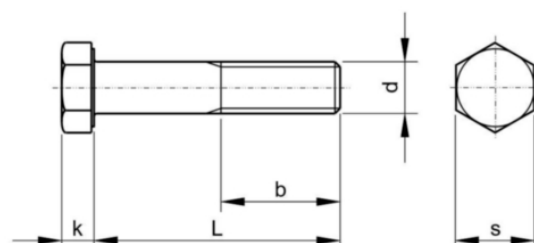

P

2.5

S

32

FABORY