

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24X120

Artículo No.	51000.240.120
Marca	-
UBB	950351769811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251985
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	120 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120

Diseño técnico

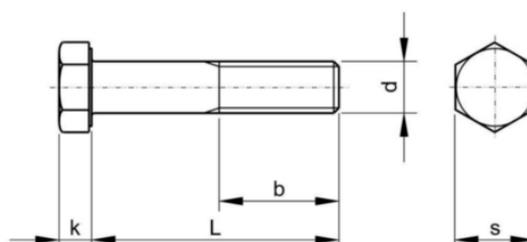

P

3

s

FABORY

36