

Tuercas de clavar pasantes Acero inoxidable (Inox) A1 M3X5,39X6

Artículo No. 51228.031.006

Marca -

UBB 500656880662

UNSPSC 31161816

EAN 8712423022164

Env. de 1000 Solo embalaje completo

Parámetros técnicos


Diámetro	M3
Longitud	6 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A1
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70. Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches.

Normas

Especificación técnica

C	5.39
d-D	M3
D	3.2
Tamaño del agujero	5.4
L (mm)	6

Diseño técnico

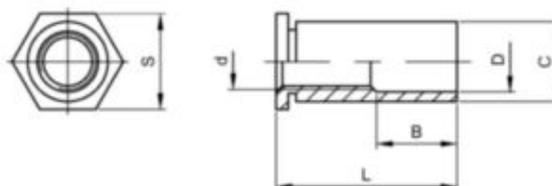

Distancia min. a los bordes 6.8

EA RODV

Espesor min. de lamina recomendado 1

S 6.4