

## Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X4



Artículo No.	51230.020.004
Marca	-
UBB	500633192686
UNSPSC	31161518
EAN	8715494613491
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	4 mm
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Rosca	Métrica

Info	Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
------	--


### Normas

DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182
NEN	2344

### Especificación técnica

d-D	M2
dp (max.)	1
L (mm)	4
P	0.4
s	0.9

### Diseño técnico

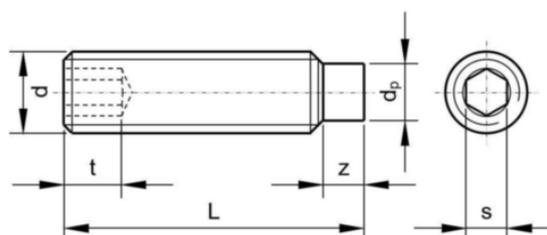

t (min.)	0.8
z largo (mín.)	1
z largo $L \geq$	4
z corto (mín.)	0.5