



Chaveta redonda DIN 1476 Acero inoxidable (Inox) A2 2X5MM

Artículo No.	51589.020.005
Marca	-
UBB	500571767655
UNSPSC	31163215
EAN	8715494098885
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2 mm
Longitud	5 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Info El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero). La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11. La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.


Normas

DIN	1476
-----	------

Especificación técnica

d1	2
d2 ≈	2.15
d3	3.5
D (mm)	2
f ≈	0.5
k	1.2

Diseño técnico

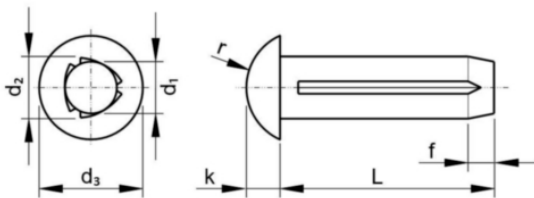

L (mm)	5
r ≈	1.9
Tolerancia	+0/-0.05

FABORY