


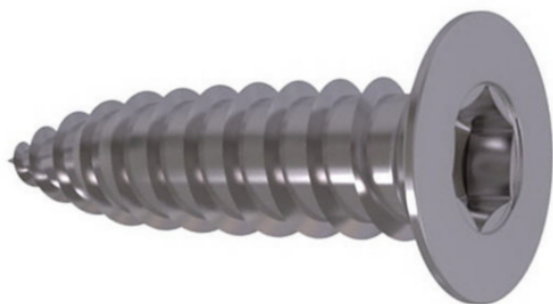

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X16MM

Artículo No.	51683.035.016
Marca	-
UBB	500571719490
UNSPSC	31161507
EAN	8715494131445
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	16 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C
-----	---------

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk (max.)	7.3
k (max.)	2.35
L (mm)	16
P	1.3
Llave de vaso	15

Diseño técnico

