



Tornillo para madera cabeza avellanada Pozidriv DIN 7997-Z Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X20MM

Artículo No.	51876.035.020
Marca	-
UBB	950350470262
UNSPSC	31161508
EAN	8715492313010
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	20 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Info	Rosca para madera según DIN 7998.


Normas

DIN	7997 Z
NF	E25-601
NEN	2253

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
k (max.)	1.93
L (mm)	20
Nr. ranura	2

Diseño técnico

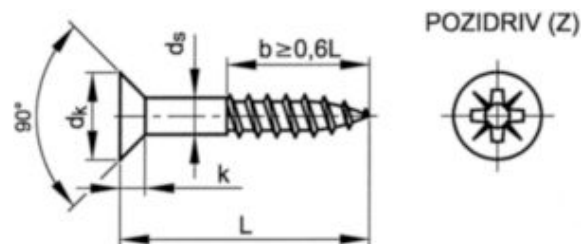

POZIDRIV (Z)