


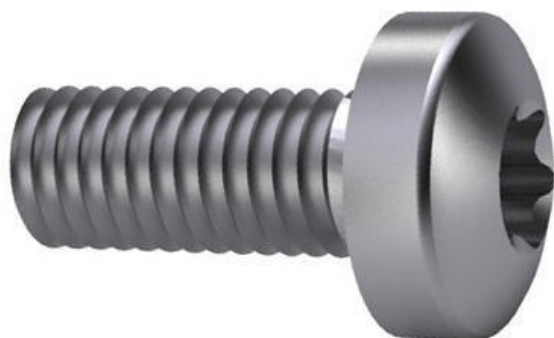

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X6

Artículo No.	53343.040.006
Marca	-
UBB	500690306120
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788626
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	6 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	6
P	0.7
Llave de vaso	20

Diseño técnico

