


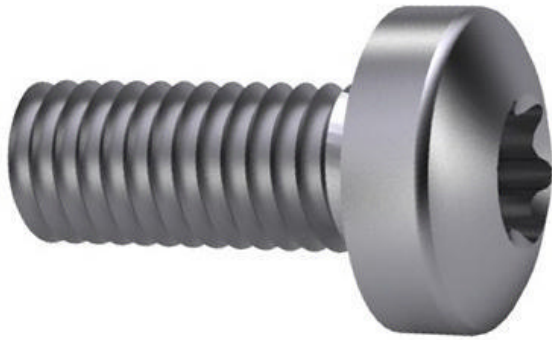

Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M6X12

Artículo No.	53343.060.012
Marca	-
UBB	500690307862
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788794
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	12 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	35
k	4.6
L (mm)	12
P	1
Llave de vaso	30

Diseño técnico

