


## Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M3X10

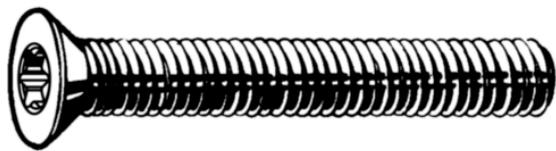

Artículo No.	53345.030.010
Marca	-
UBB	500690308696
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788879
Env. de 1000	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	10 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	14581
DIN	≈965
NF	≈E25-119-1

### Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
P	0.5
Llave de vaso	10

### Diseño técnico

