


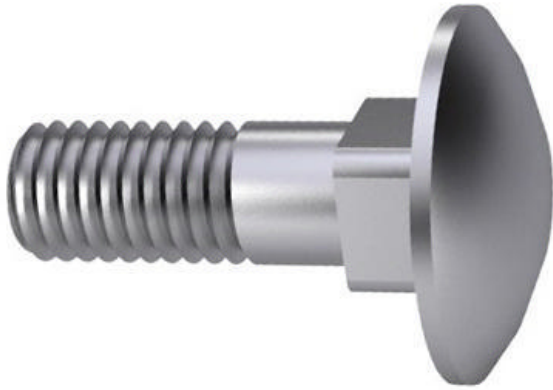

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X130

Artículo No.	55500.080.130
Marca	-
UBB	951351843317
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346650
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	130 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	603
ISO	≈8677
BS	≈4933
NEN	≈303

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	130
P	1.25
fn (max.)	5.6
Vn (max.)	8.58

Diseño técnico

