


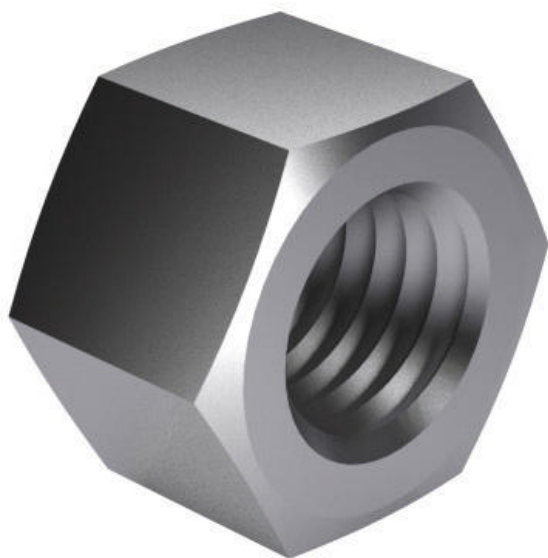

Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Artículo No.	56052.160.001
Marca	-
UBB	950355856036
UNSPSC	31161731
EAN	8715492860095
Env. de 4	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Color	Beige
Características de conducción	Hexagon
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico	Permaglas ME 730
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Info	Características especiales PERMAGLAS ME 730:Epoxi reforzado con fibra de vidrio.Resistente a la temperatura -270°C hasta +155°C Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³) Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.Resistente a químicos y gases agresivos.Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.No
------	---

Normas

FABORY magnético.Mejores
propiedades
mecánicas que,
por ejemplo, la
poliamida.

Especificación técnica

d-D	M16
m	16
P	2
s	24

Diseño técnico

