


TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilíndrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M6X30

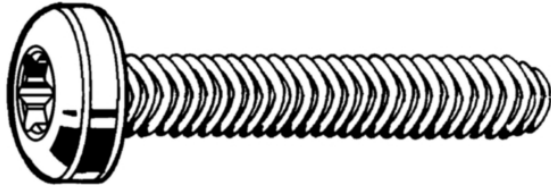

Artículo No.	67155.060.030
Marca	-
UBB	500574679824
UNSPSC	31161512
EAN	8715494299039
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Características de conducción	Torx®
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈7500-1-PE
-----	------------

Especificación técnica

d-D	M6
dk	12
k (max.)	4.75
L (mm)	30
P	1
Llave de vaso	30

Diseño técnico

