


Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Torx® Acero Cincado 4X14MM

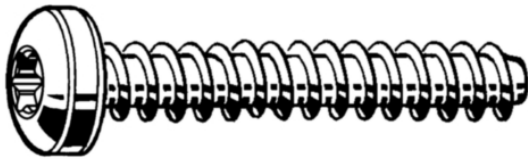

Artículo No.	67552.040.014
Marca	-
UBB	500574683297
UNSPSC	31161512
EAN	7611188135571
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	14 mm
Características de conducción	Torx®
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Material técnico	A8 (1.4529)
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Thread REMFORM® forming thread for plastics

Normas

Especificación técnica

d	4
D (mm)	4
dk (max.)	7.5
k (max.)	2.8
L (mm)	14
Llave de vaso	20

Diseño técnico

