


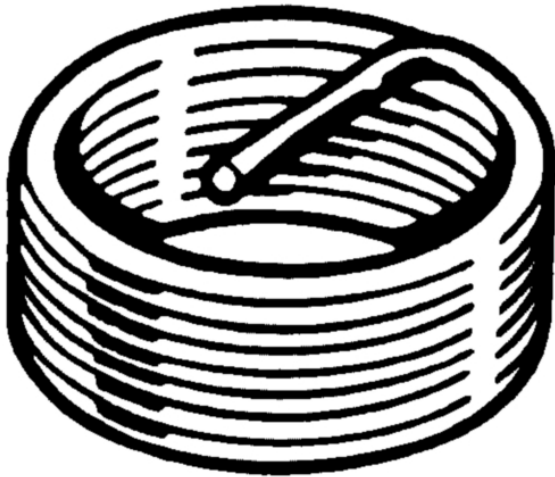

AMECOIL Inserto de hilo de acero UNC Acero inoxidable (Inox) A2 7/8X33,3

Artículo No.	71140.222.033
Marca	-
UBB	950355272093
UNSPSC	31162802
EAN	8715492909152
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/8 Inch
Longitud	33.3 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Unified National Coarse
Info	L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).

Normas

Especificación técnica

Agujero ø	23
L (mm)	33.3
Hilos por pulgada	9

Diseño técnico

