


Tornillo cabeza cilíndrica UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #10-32X3/8

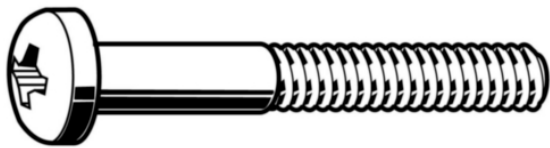

Artículo No.	U24522.019.0038
Marca	-
UBB	500629062141
UNSPSC	31162400
EAN	8717077793293
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	#10
Largura (L) (Inch - ft)	3/8
Material (largo)	Low carbon steel
Tratamiento de superficie	Cincado
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Características de conducción	Phillips
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Unified National Coarse
TPI	32

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificación técnica

A (max.)	0.373
H (max.)	0.133
Nr. ranura	2
Hilos por pulgada	24

Diseño técnico

