


Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M12X35

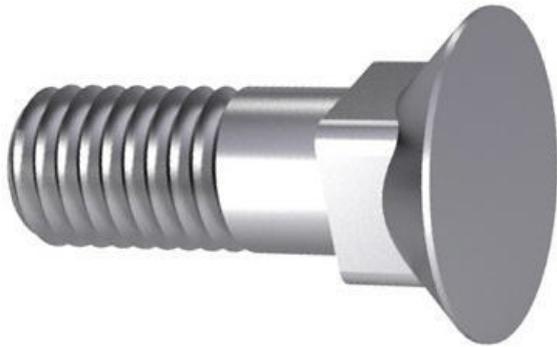

Numéro d'article	01036.120.035
Marque	-
UBB	951351989433
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017925
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈608
-----	------

Spécifications techniques

b (min.)	30
d-D	M12
dk (max.)	24.65
L (mm)	35
P	1.75
fn (max.)	11.05
v (max.)	12.7

Dessin technique

