


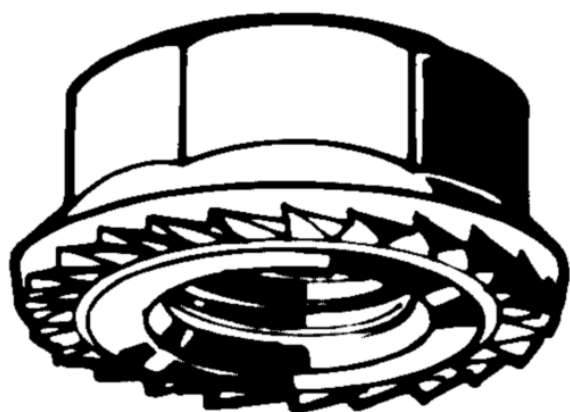

## Écrou de sécurité hexagonal à embase crantée Acier Brut 8/10 M10 - CL.8

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01150.100.001                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950355011541                 |
| UNSPSC           | 31161727                     |
| EAN              | 8715492024589                |
| PKG. de 200      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M10               |
| Classe                | 8/10              |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

### Spécifications techniques

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M10 |
| dc  | 21  |
| m   | 7.9 |
| P   | 1.5 |
| s   | 15  |

### Dessin technique

