


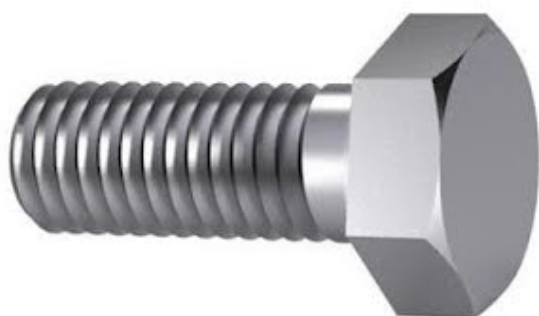

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M3X30

Numéro d'article 01210.030.030

Marque -

UBB 950351061110

UNSPSC 31161620

EAN 8715492029287

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	30 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

