


Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M8X25

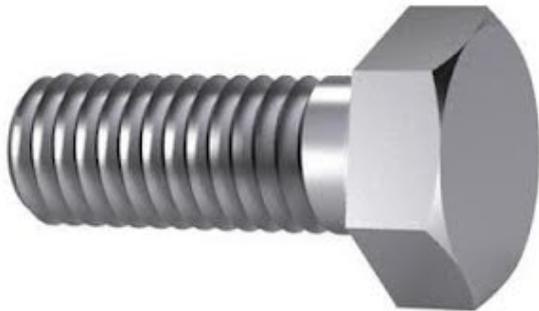

Numéro d'article	01210.080.025
Marque	-
UBB	950351067562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030047
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	25 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

Dessin technique

