


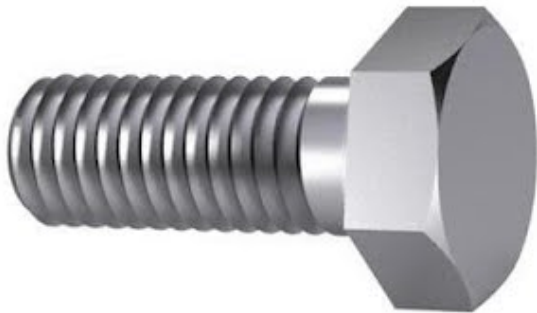

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X65

Numéro d'article	01210.240.065
Marque	-
UBB	950351081902
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031952
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Dessin technique

