


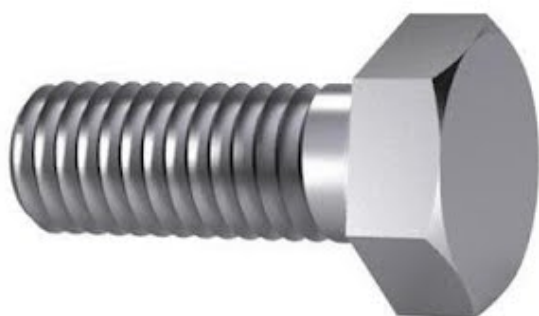

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M27X120

Numéro d'article 01210.270.120

Marque -

UBB 950351083569

UNSPSC 31161620

EAN 8715492032195

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Dessin technique

