

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M20X150

Numéro d'article	04100.200.150
Marque	-
UBB	953351759642
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115409
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	150 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150

### Dessin technique

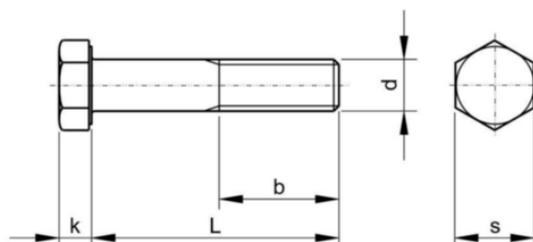

P

2.5

s

**FABORY**

30