


Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M20X140

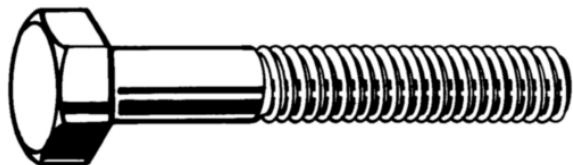

Article n °	04104.200.140
Marque	-
UBB	955351067850
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175907
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	140
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Dessin technique

