

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M12X1,50X100



Numéro d'article	04160.120.100
Marque	-
UBB	950351333964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120748
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Dessin technique

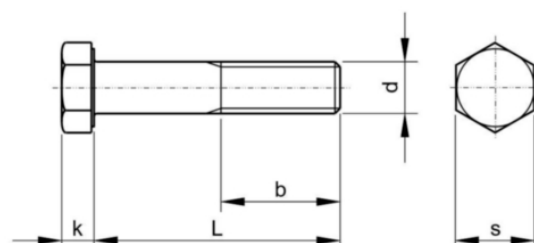

L (mm) 100

P 1.5

s 19