



Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M14X1,50X120

Numéro d'article	04160.140.120
Marque	-
UBB	953351780424
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120854
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	120 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L \geq 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8

Dessin technique

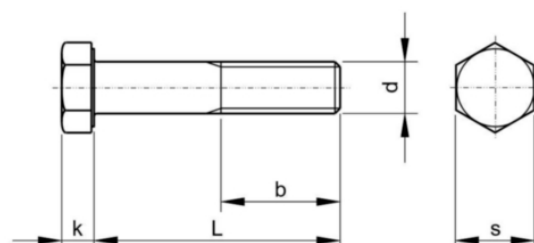

L (mm) 120

P 1.5

s 22