

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M16X1,50X110



Numéro d'article	04160.160.110
Marque	-
UBB	953351780754
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120953
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	110 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Dessin technique

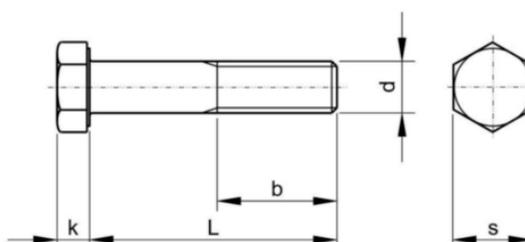

L (mm) 110

P 1.5

s 24