

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M24X2,00X80



Numéro d'article	04160.240.080
Marque	-
UBB	953351526330
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121011
PKG. de 15	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	80
P	2
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Normes


DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765

Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
------	--

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15

Dessin technique

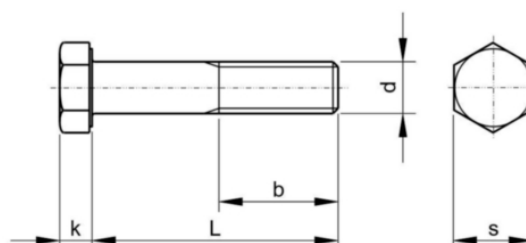

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS