

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X100



Numéro d'article 04161.200.100

Marque -

UBB 950351336447

UNSPSC 31161620

EAN 8715492121394

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Spécifications techniques


b (min.): 52
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 65

b (min.): L≤125mm 46

d-D M20

Dessin technique

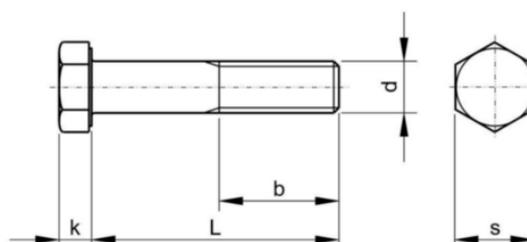

k	12.5
L (mm)	100
P	1.5
s	30

FABORY