

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X120



Numéro d'article	04161.200.120
Marque	-
UBB	951351639889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121417
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	120 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info
Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Dessin technique

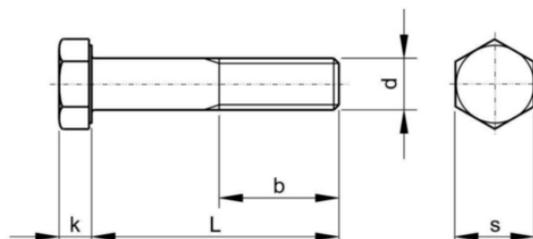

k	12.5
L (mm)	120
P	1.5
s	30

FABORY