

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X150



Numéro d'article	04161.200.150
Marque	-
UBB	953351781901
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121455
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	150 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.


Normes

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Dessin technique

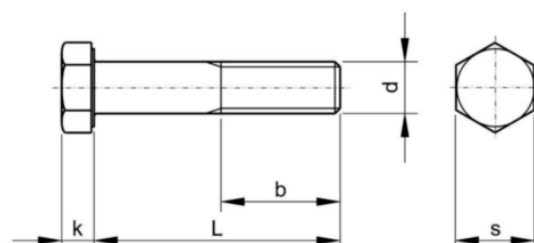

k	12.5
L (mm)	150
P	1.5
s	30

FABORY