


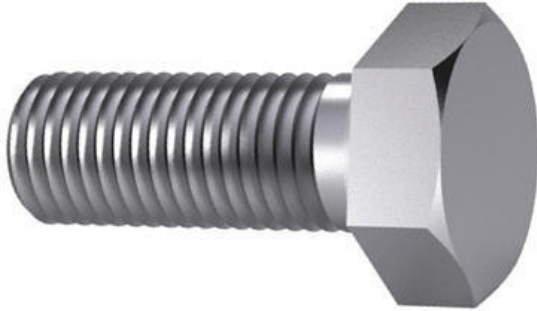

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M12X1,50X25

Numéro d'article	04170.120.025
Marque	-
UBB	950351336777
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122148
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	25 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Info
Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

NEN	1568
DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.5
s	19

Dessin technique

