


Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Brut 10.9 M12X1,25X35

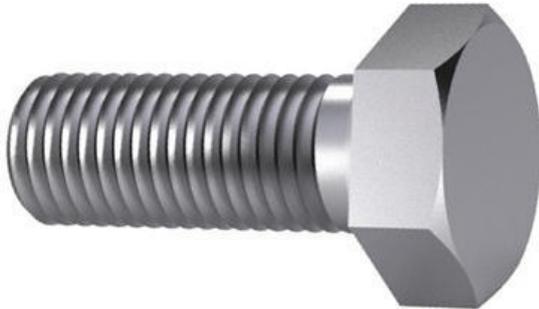

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 04171.120.035 |
| Marque | - |
| UBB | 952351015245 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492122452 |
| PKG. de 50 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Diamètre | M12 |
| Longueur | 35 mm |
| Classe | 10.9 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique à pas extra fin |

Info
Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

| | |
|-----|---------|
| NEN | 1568 |
| DIN | 961 |
| ISO | 8676 |
| NF | E25-151 |

Spécifications techniques

| | |
|--------|------|
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 35 |
| P | 1.25 |
| s | 19 |

Dessin technique

