



Clavette disque DIN 6888 Acier C45+C Brut 3X5MM

Numéro d'article	39200.030.005
Marque	-
UBB	950359077407
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811059
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Matière	Acier
Matière technique	C45+C
Revêtement	Brut

Info

(1.) Les valeurs sont valables lorsque des clavettes sont utilisées pour transmettre la totalité du couple. (2.) Les valeurs sont valables lorsque les clavettes sont utilisées uniquement pour le positionnement et que les forces sont transmises par d'autres moyens, par exemple des clavettes parallèles ou des goupilles coniques.


Normes

BS	4235-2
DIN	6888
ISO	3912

Spécifications techniques

b	3
d2	13
Pour arbre (1.) $\varnothing$	8
Pour arbre (1.) $\varnothing \leq$	10
Pour arbre (2.) $\varnothing$	12
Pour arbre (2.) $\varnothing \leq$	17

Dessin technique

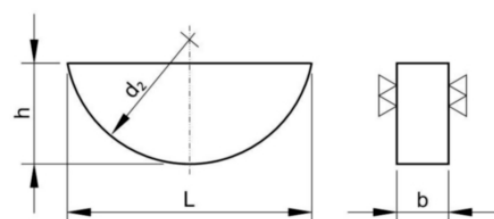

L ≈

12.65

FABORY